



Transformer




1M000000

No. Catalogue 9T83K3878
Type QL

300.0 KVA 60 HZ 3 PH 7.2 % IMP
 40 C AMB. Élev. Temp 150 Class d'isol. 220 C IS-19C

PRIMARY (H) 480 VOLTS (LINE-LINE)
SECONDARY (X) 208 VOLTS (LINE-LINE)
 120 VOLTS (LINE-NEUTRAL)

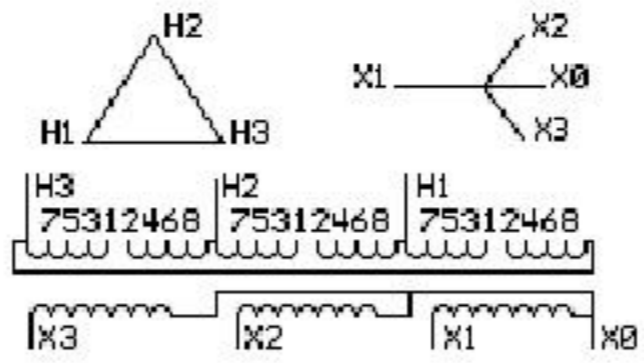

JUMPER CONNECTION TAP VOLTS


1-2	502
2-3	491
3-4	480
4-5	469
5-6	459
6-7	442
7-8	431

POIDS NET
 2016 LB
 914.5 Kg

55337
 YF378
 NOG
 072115

INSPECTION & ESSAIS FINAUX N530!

COIL TAP ARRANGEMENT

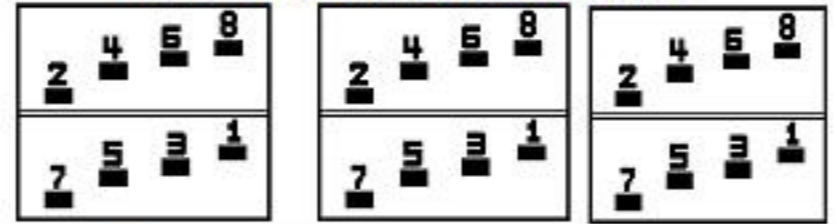

BOÎTIER TYPE 2(IP30) À L'ÉPREUVE DES ÉGOUTTEMENTS. BOÎTIER TYPE 3R (IP32). À L'ÉPREUVE
 DES INTEMPÉRIES LORSQUE FOURNI AVEC ÉCRAN
 VOIR INSTRUCTION 475A667AAP001 AVANT LA MANIPULATION, L'INSTALLATION OU L'OPÉRATION
 ALUMINUM CONDUCTOR PRIMARY: 10 KV BIL SECONDARY: 10 KV BIL
 9T18Y4322G88 Outline: 303B919CAP178


LAISSER UNE ESPACE DE 6 POUCES POUR ASSURER UNE VENTILATION ADÉQUATE.
VÉRIFIER LES CONSIGNES DU CODE ÉLECTRIQUE CANADIEN OU AUTRES CODES.

Assembled in Mexico


X3 - X2 - X1 - -
 - H3 - H2 - H1

Note: X0 Terminal at the bottom

X3 - X2 - X1 -
 - H3 - H2 - H1
 X3 - X2 - X1 -
 - H3 - H2 - H1
 X0

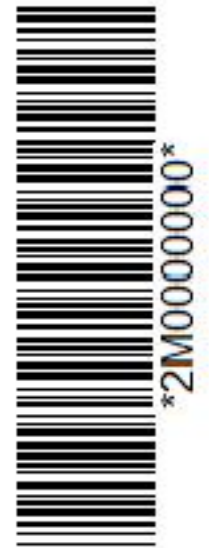

2M000000

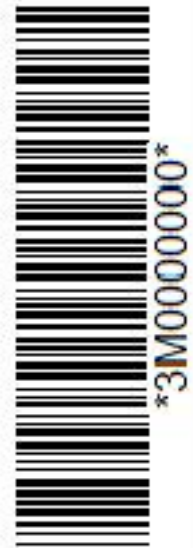

3M000000