



Transformer




1M000000

No. Catalogue 9T83K5748
Type QL

300.0 KVA 60 HZ 3 PH 6.4 % IMP
 40 C AMB. Élev. Temp 150 Class d'isol. 220 C IS-19C

PRIMARY (H) 415 VOLTS (LINE-LINE)
SECONDARY (X) 208 VOLTS (LINE-LINE)
 120 VOLTS (LINE-NEUTRAL)

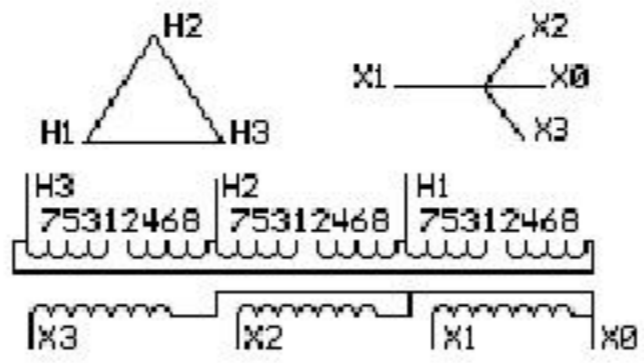

JUMPER CONNECTION TAP VOLTS


1-2	435
2-3	429
3-4	416
4-5	406
5-6	395
6-7	383
7-8	372

POIDS NET
 2016 LB
 914.5 Kg

55322
 YF378
 NOG
 072115

INSPECTION & ESSAIS FINAUX N530!

COIL TAP ARRANGEMENT

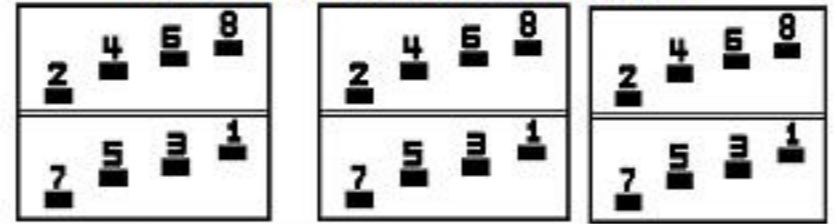

BOÎTIER TYPE 2(IP30) À L'ÉPREUVE DES ÉGOUTTEMENTS. BOÎTIER TYPE 3R (IP32). À L'ÉPREUVE
 DES INTEMPÉRIES LORSQUE FOURNI AVEC ÉCRAN
 VOIR INSTRUCTION 475A667AAP001 AVANT LA MANIPULATION, L'INSTALLATION OU L'OPÉRATION
 ALUMINUM CONDUCTOR PRIMARY: 10 KV BIL SECONDARY: 10 KV BIL
 9T18Y4322G88 Outline: 303B919CAP178

LAISSER UNE ESPACE DE 6 POUCES POUR ASSURER UNE VENTILATION ADÉQUATE.
VÉRIFIER LES CONSIGNES DU CODE ÉLECTRIQUE CANADIEN OU AUTRES CODES.

Assembled in Mexico

X3 - X2 - X1 - -
 - H3 - H2 - H1

Note: X0 Terminal at the bottom

X1 - - X0
 X2 - - H1
 X3 - - H2 - H1
 X1 - - X0
 X2 - - H1
 X3 - - H2 - H1
 X0

